

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой F
Артикульный номер: 6406203



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с комбинированной гайкой.
Болт с полукруглой плоской головкой используется вместе с фиксатором типа GKS 34 и соединителем типа GSV 34.




St	Сталь
F	огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6406203
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с комбинированной гайкой
Производитель	OBO
Размер	M6x20
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,965 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0102 кг CO ₂ е / 1 Шт.

Размеры

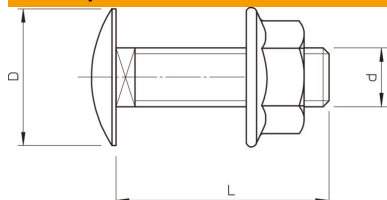

Длина	20 мм
Длина	0,8 ft
Размер D	13,5 мм
Размер d	6 мм
Размер L	20 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой и
комбинированной гайкой F
Артикульный номер: 6406203



Технические характеристики

Класс прочности	5.6
Метрическая резьба	6
С гайкой	да
Размер под ключ	10