

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2

Артикульный номер: 6406866



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.


CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	6406866
Тип	FRS 10x20 A2
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с шайбой и гайкой
Производитель	ОВО
Размер	M10x20
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,195 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры

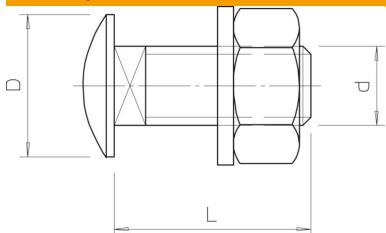

Длина	20 мм
Размер D	24 мм
Размер d	10 мм
Размер L	20 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2

Артикульный номер: 6406866



Технические характеристики

Класс прочности	A2-70
Метрическая резьба	10
Вид резьбы	Метрический
Форма головки с фланцем	Полукруглая низкая головка с четырехгранником
С гайкой	нет
С подкладной шайбой	да
Размер под ключ	17
Винтовая система	Прочее
Самофиксирующийся	нет
Полная резьба	да
Левая резьба	нет