

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6407528



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.

Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.


CE

St	Сталь
F	огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6407528
Тип	FRS 10x25 F
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с шайбой и гайкой
Производитель	OBO
Размер	M10x25
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,077 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

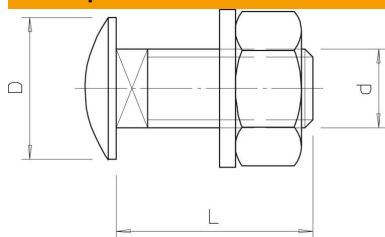

Длина	25 мм
Размер D	24 мм
Размер d	10 мм
Размер L	25 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6407528



Технические характеристики

Класс прочности	5.6
Метрическая резьба	10
С гайкой	да
Размер под ключ	17