

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6407560



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.
Марка стали 8.8

CE

St

Сталь


F

огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6407560
Тип	FRS 10x25 F 8.8
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с шайбой и гайкой
Производитель	OBO
Размер	M10x25
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0135 кг CO ₂ е / 1 Шт.

Размеры

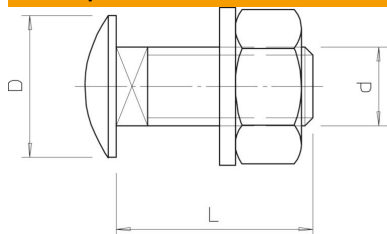

Длина	25 мм
Размер D	24 мм
Размер d	10 мм
Размер L	25 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6407560



Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Метрическая резьба	10
С гайкой	да
Размер под ключ	17