


Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6407579



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.
Марка стали 8.8

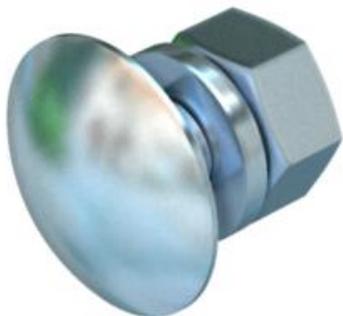

CE


St Сталь

F оловое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6407579
Тип	FRS 10x30 F
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с шайбой и гайкой
Производитель	OBO
Размер	M10x30
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,187 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

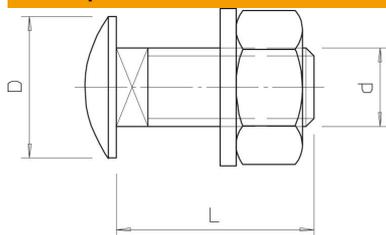

Длина	30 мм
Размер D	24 мм
Размер d	10 мм
Размер L	30 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6407579



Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Метрическая резьба	10
С гайкой	да
Размер под ключ	17