

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6406785



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с подкладной шайбой и шестигранной гайкой.




A4 Нержавеющая сталь 1.4401

Исходные данные

Артикульный номер	6406785
Тип	FRS 12x25 A4
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с шайбой и гайкой
Производитель	OBO
Размер	M12x25
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	6,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

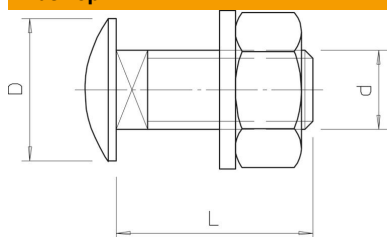

Длина	25 мм
Размер D	30 мм
Размер d	12 мм
Размер L	25 мм

Технические характеристики

Класс прочности	A4-70
Метрическая резьба	12
С гайкой	да
Размер под ключ	19