


# Технический паспорт

## Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6406254

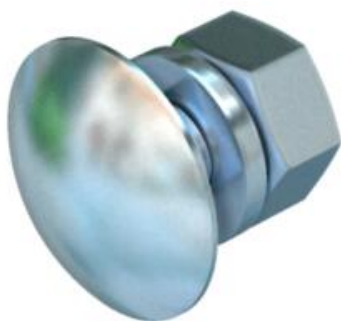

Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.

Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.


CE

|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Сталь              |
| F  | огневое цинкование |

### Исходные данные

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер                             | 6406254                             |
| Тип                                           | FRS 12x25 F                         |
| Обозначение 1                                 | Болт с полукруглой головкой         |
| Обозначение 2                                 | с шайбой и гайкой                   |
| Производитель                                 | OBO                                 |
| Размер                                        | M12x25                              |
| Цвет                                          | цинковый                            |
| Материал                                      | Сталь                               |
| Поверхность                                   | Горячая оцинковка                   |
| Стандарт поверхности                          | DIN 267, Teil 10                    |
| Минимальная единица продажи                   | 50                                  |
| Единица расхода                               | Шт.                                 |
| Масса                                         | 6,518 кг                            |
| Единица веса                                  | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот | 0,0652 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |

### Размеры

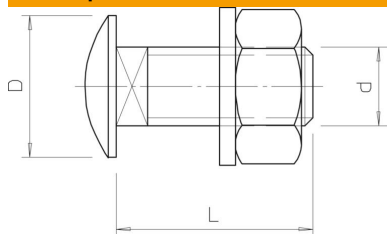

|          |       |
|----------|-------|
| Длина    | 25 мм |
| Размер D | 30 мм |
| Размер d | 12 мм |
| Размер L | 25 мм |

# Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6406254



## Технические характеристики

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Класс прочности    | 5.6 |
| Метрическая резьба | 12  |
| С гайкой           | да  |
| Размер под ключ    | 19  |