

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6406610



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.

Болт с полукруглой плоской головкой используется вместе с фиксатором типа GKS 34 и соединителем типа GSV 34.




A4 Нержавеющая сталь 1.4401

Исходные данные

Артикульный номер	6406610
Тип	FRS 6x20 A4
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с шайбой и гайкой
Производитель	OBO
Размер	M6x20
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,977 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

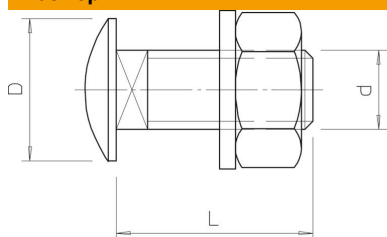

Длина	20 мм
Размер D	13,5 мм
Размер d	6 мм
Размер L	20 мм

Технические характеристики

Класс прочности	A4-70
Метрическая резьба	6
С гайкой	да
Размер под ключ	10