

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2

Артикульный номер: 6406815



Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	6406815
Тип	FRS 8x25 A2
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с шайбой и гайкой
Производитель	OBO
Размер	M8x25
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

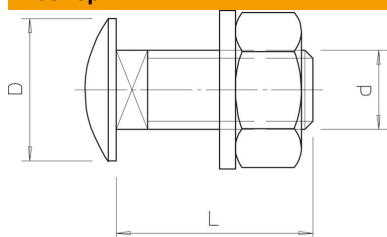

Длина	25 мм
Размер D	20 мм
Размер d	8 мм
Размер L	25 мм

Технические характеристики

Класс прочности	A2-70
Метрическая резьба	8
С гайкой	да