


Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6407048

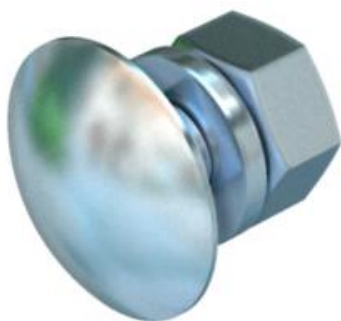

Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.

Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.

CE

St

Сталь


F

огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6407048
Тип	FRS 8x35 F
Обозначение 1	Болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	с шайбой и гайкой
Производитель	OBO
Размер	M8x35
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,431 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

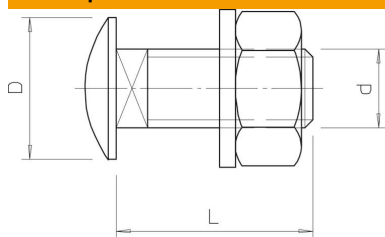

Длина	35 мм
Размер D	20 мм
Размер d	8 мм
Размер L	35 мм

Технический паспорт

Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикульный номер: 6407048



Технические характеристики

Класс прочности	5.6
Метрическая резьба	8
С гайкой	да
Размер под ключ	13