


# Технический паспорт

## Соединитель фасонных деталей Magic DD

Артикульный номер: 6065918

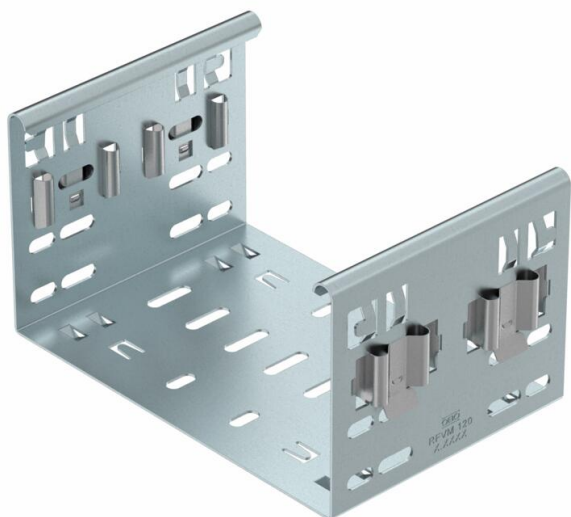

Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.

Der Formteilverbinder ist für die Kabelrinentypen MKSM, MKSMU, SKSM und SKSMU kompatibel.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6065918
Тип	FVM 140 DD
Обозначение 1	Соединитель фасонных деталей
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	110x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	80,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.



# Технический паспорт

## Соединитель фасонных деталей Magic DD

Артикульный номер: 6065918



### Размеры

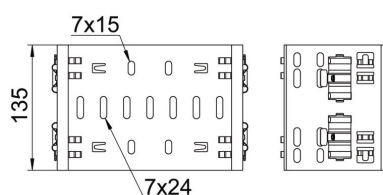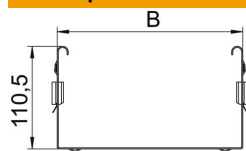

Длина	135 мм
Ширина	400 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель