

Технический паспорт

Соединитель фасонных деталей Magic A4

Артикульный номер: 6065750



Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.

Соединитель для фасонных деталей совместим с кабельными лотками типа MKSM, MKSMU, SKSM и SKSMU.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6065750
Тип	FVM 610 A4
Обозначение 1	Соединитель фасонных деталей
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x100
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	31,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединитель фасонных деталей Magic A4

Артикульный номер: 6065750



Размеры

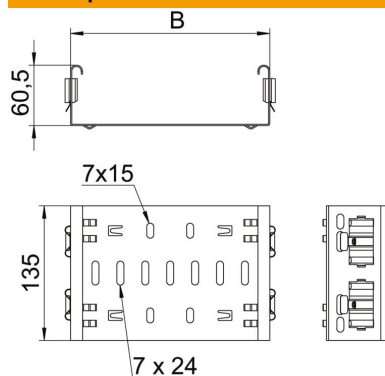

Длина	135 мм
Ширина	100 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	100 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель