

# Технический паспорт

## Соединитель фасонных деталей Magic A2

Артикульный номер: 6065732



Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.

Соединитель для фасонной детали совместим с типом кабельных лотков RKSM, MKSM, MKSMU, SKSM и SKSMU.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6065732
Тип	FVM 615 A2
Обозначение 1	Соединитель фасонных деталей
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x150
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	37,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Соединитель фасонных деталей Magic A2

Артикульный номер: 6065732



### Размеры

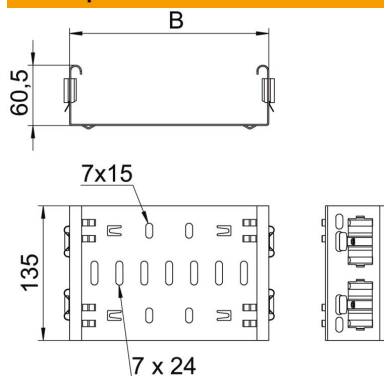

Длина	135 мм
Ширина	150 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	150 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель