


Технический паспорт

Соединитель фасонных деталей Magic DD

Артикульный номер: 6065712

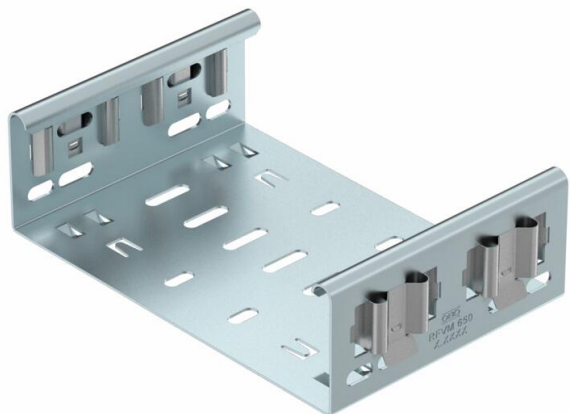

Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm. Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.

Соединитель для фасонных деталей совместим с кабельными лотками типа MKSM, MKSMU, SKSM и SKSMU.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6065712
Тип	FVM 615 DD
Обозначение 1	Соединитель фасонных деталей
Обозначение 2	с быстрым соединителем
Производитель	OBO
Размер	60x150
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	37,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединитель фасонных деталей Magic DD

Артикульный номер: 6065712



Размеры

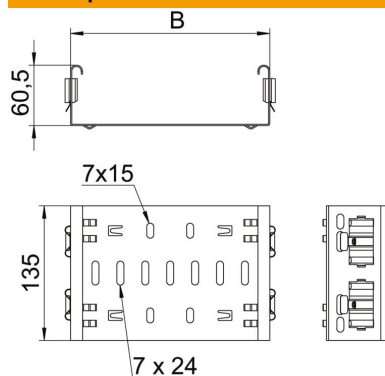

Длина	135 мм
Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	150 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	нет