

Технический паспорт

Рейка с крючками для G-образного проволочного лотка
FS

Артикульный номер: 6005607



Рейка с монтажными крючками для настенного крепления G-образного проволочного лотка.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6005607
Обозначение 1	Рейка с крючками
Обозначение 2	для монтажа G-образ.пров.лотка
Производитель	OBO
Размер	55x25x15
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Рейка с крючками для G-образного проволочного лотка
FS

Артикульный номер: 6005607



Размеры

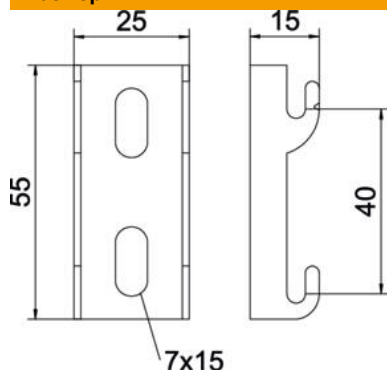

Длина	55 мм
Ширина	25 мм
Ширина	0,98 in
Высота	15 мм

Технические характеристики

Подходит для форм профиля	U-образная форма
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	нет