

# Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53165  
Артикульный номер: 6112633



Плоский угол 90° из алюминия для изменения направления коробов Rapid 45-2 GA....

Указание:

В случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными причинами (по DIN 17611). Электроустановочные изделия размером 45x45мм могут встраиваться в короб без рамки и суппортов. При использовании фасонных деталей из ПВХ возможны небольшие изменения цвета.



**Alu** Алюминий

**EL** анодированный

## Исходные данные


Артикульный номер	6112633
Тип	GA-FS53165EL
Обозначение 1	Плоский угол
Обозначение 2	жесткий, из алюминия
Производитель	OBO
Размер	53x165x250
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий
Поверхность	Анодированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	121,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	20,1021 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53165  
Артикульный номер: 6112633



## Размеры

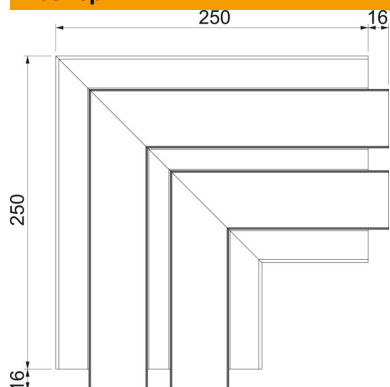

Длина	250 мм
Ширина	165 мм
Высота	53 мм

## Технические характеристики

Количество крышек	2
Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Для высоты короба	165 мм
Для глубины короба	53 мм
Не содержит галогенов	да
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	нет
Ширина верхних крышек	45 мм
Ширина крышки 2	45 мм
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Вид защиты	IP40
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK10
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон мин.	90 мм