

# Технический паспорт


## Муфта GA-KUP70

### Артикульный номер: 6279701



Муфта для соединения частей коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия.

В объем поставки входят 2 соединительные пластины.

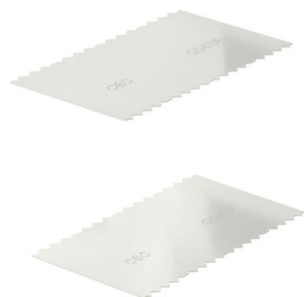

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

#### Исходные данные

Артикульный номер	6279701
Тип	GA-KUP70
Обозначение 1	Муфта
Обозначение 2	универсал, для глуб канала 70
Производитель	OBO
Размер	64x120
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Упаковочная единица
Масса	5,8 кг
Единица веса	кг/100 упак. ед-ц
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,3147 кг CO <sub>2</sub> e / 2 Шт.


# Технический паспорт

Муфта GA-KUP70

Артикульный номер: 6279701



## Размеры

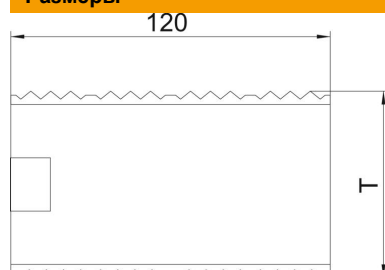

Длина	120 мм
Ширина	64 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Универсальное исполнение
Модель	соединение
Не содержит галогенов	да
Глубина канала	70 мм
С выравниванием потенциалов	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK10
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C