

Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53160
Артикульный номер: 6116493



Плоский угол для изменения направления коробов GEK-K53160-3 Rapid 45.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6116493
Тип	GEK-KF53160-3
Обозначение 1	Плоский угол
Обозначение 2	3-секционный, симметричный
Производитель	OBO
Размер	53x160mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	64 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,5256 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53160
Артикульный номер: 6116493



Размеры

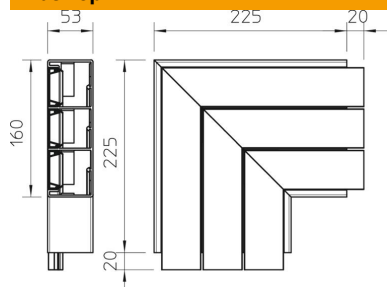

Длина	225 мм
Ширина	160 мм
Высота	53 мм

Технические характеристики

Количество крышек	3
Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Для высоты короба	100 мм
Для глубины короба	53 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина крышки 2	45 мм
Ширина крышки 3	45 мм
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм