


Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53160
Артикульный номер: 6116201

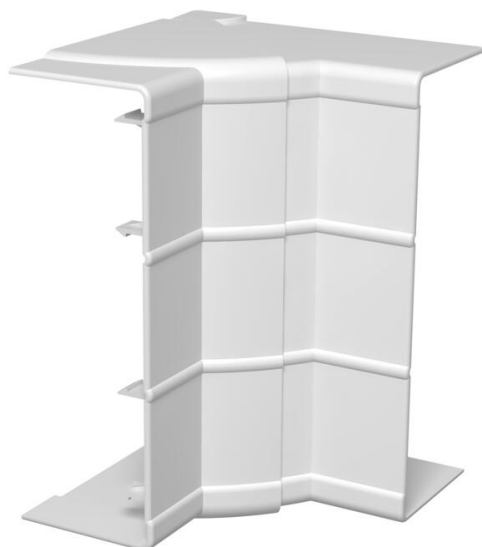

Регулируемый внутренний угол для изменения направления канала Rapid 45. Угол монтажа варьируется в диапазоне 80-130°.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6116201
Тип	ГЕК-K153160-3
Обозначение 1	Внутренний угол
Обозначение 2	регулируемый
Производитель	OBO
Размер	53x160
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	13,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53160
Артикульный номер: 6116201



Размеры

Длина	120 мм
Ширина	169,2 мм
Высота	55,4 мм



Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Фасонная деталь кожуха
Форма	Универсальное исполнение
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	нет
Ширина крышки 2	45 мм
Ширина крышки 3	45 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	103 мм
Угловой диапазон мин.	80 мм