

# Технический паспорт

## Электромонтажный лючок GES2, с ручкой

Артикульный номер: 7405120



Резервуар прибора с рукояткой для макс. 3 отдельных приборов серии Modul 45 в одном универсальном кронштейне UT3, применение в системах каналов во внутренних помещениях.  
Возможно применение до макс. 2 электроустановочных изделий с центральной платой 50 мм.  
Электромонтажный лючок GES2, с ручкой, 1-секционный, для установки монтажной коробки MT2.



РА Полиамид

### Исходные данные

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Артикульный номер  | 7405120                            |
| Тип  | GES2 U 9011                        |
| Обозначение 1  | Лючок                              |
| Обозначение 2  | для монтажа канала                 |
| Производитель  | OBO                                |
| Размер   | 192x118x61                         |
| Цвет   | черный графит; RAL 9011            |
| Материал   | Полиамид                           |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                  |
| Единица расхода  | Шт.                                |
| Масса  | 61,3 кг                            |
| Единица веса   | кг/100 шт.                         |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 1,259 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES2, с ручкой

Артикульный номер: 7405120



## Размеры

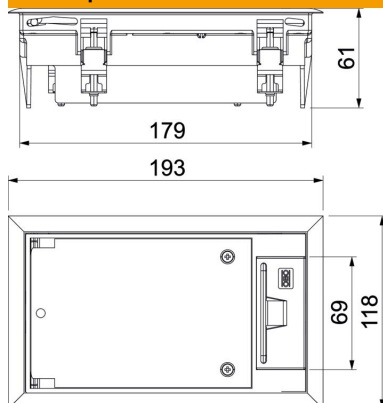

## Технические характеристики

|   |  |
|---|--|
| Количество встраиваемых устройств   | 3                                      |
| Количество монтажных коробок  | 1                                      |
| Исполнение  | прямоугольной формы                    |
| Конструкция кабельного вывода   | Вывод кабеля                           |
| Защитная рамка напольного покрытия  | да                                     |
| Уборка пола   | сухой                                  |
| Возможность монтажа уплотнения  | нет                                    |
| Высота пола мин.  | 73 мм                                  |
| Подходит для монтажа в двойных полах  | нет                                    |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | нет                                    |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки                     | да                                     |
| Подходит для монтажа в пустотных полах  | нет                                    |
| Подходит для полов с влажным типом уборки                                     | нет                                    |
| Подходит для монтажного основания   | 250                                    |
| Подходит для канала, прокладываемого под полом                                | да                                     |
| Монтажные рамки для установки монтажных коробок                               | да                                     |
| Длина, наружный размер  | 194 мм                                 |
| Длина, монтажный размер   | 180 мм                                 |
| С выемкой напольного покрытия   | да                                     |
| Номинальный размер монтажных элементов  | 2                                      |
| Исполнение с рамкой   | Защитная рамка для напольного покрытия |
| Степень защиты (IP) в режиме пользования                                      | IP20                                   |

# Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES2, с ручкой

Артикульный номер: 7405120



## Технические характеристики

|  |            |
|--|------------|
| Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии    | IP40       |
| Коэффициент прочности                        | IK08       |
| Конструкция для тяжелых нагрузок             | нет        |
| Диапазон зажима D макс.                      | 29 мм      |
| Диапазон зажима D мин.                       | 7 мм       |
| Тип монтажной системы                        | UT3        |
| Вертикальная нагрузка, большая поверхность   | до 3.000 Н |
| Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность | до 3.000 Н |
| Zulassungen                                  | VDE        |
| Механизм открывания                          | Ручка      |
| Толщины напольного покрытия                  | 5 мм       |