

Технический паспорт

Короб для монтажа под полом GES4

Артикульный номер: 7427430



Квадратный встраиваемый корпус для лючка GES4-2 для применения в бесшовных полах внутри помещений. С отверстиями для ввода кабеля (M25) со всех четырех сторон.

При поставке встроенный корпус закрыт защитной монтажной крышкой. Минимальная монтажная глубина составляет 70 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7427430
Тип	GES4 BOX
Обозначение 1	Встроенный корпус
Обозначение 2	для GES4-2
Производитель	OBO
Размер	210x205x75
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	128 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,1627 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Короб для монтажа под полом GES4

Артикульный номер: 7427430



Размеры

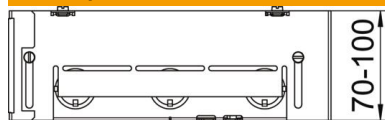

Длина	205 мм
Ширина	205 мм

