

Технический паспорт

GES6-2 с UT3 45

Артикульный номер: 7429588



Лючок со всеми необходимыми системными принадлежностями для непосредственного монтажа в бесшовные полы во внутренних помещениях. В объем поставки входят: лючок номинального размера 6 с универсальным крепежным углом и две универсальные рамки для 3 встроенных электроустановочных изделий Modul 45®.

Лючок с рамой для защиты коврового покрытия, откидной крышкой и выпуском кабеля из полиамида цвета RAL 7011. Углубление 10 мм в откидной крышке для вставки фрагмента напольного покрытия (изменяется на 3, 5 или 8 мм).



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7429588
Тип	GES6-2 KU 7011
Обозначение 1	Вставка для лючка
Обозначение 2	для универсального монтажа
Производитель	OBO
Цвет	серый RAL 7011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	209,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,9041 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

GES6-2 с UT3 45

Артикульный номер: 7429588



Размеры

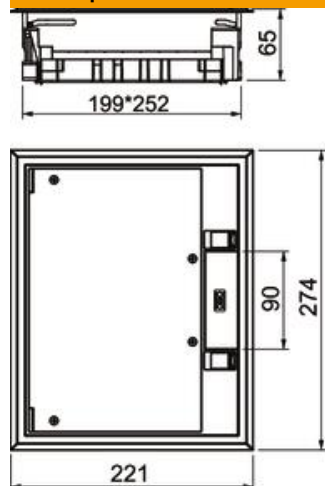

Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Длина, монтажный размер	253 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон зажима D макс.	75 мм
Диапазон зажима D мин.	8 мм
Механизм открывания	Фиксатор
Толщины напольного покрытия	5 мм
Floor covering thickness max.	10 мм