

# Технический паспорт

## Электромонтажный лючок GES9-3S, с защелками

Артикульный номер: 7405083



Резервуар прибора с фиксирующим ползунком для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях. Выемка 5 мм в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости увеличивается до 10 мм.

Подходит для установки до 9 электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм. Для сохранения водонепроницаемости необходимо регулярно смазывать уплотнители тубусов и крышки. Электромонтажный лючок с фиксатором, 3-секционный, для установки монтажной рамки MT9. Могут быть установлены 3 накладки APMT5.

Выемка 5 мм в крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости увеличивается до 10 мм.



PA Полиамид

### Исходные данные

Артикульный номер	7405083
Тип	GES9-3S U 7011
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для универсального монтажа
Производитель	OBO
Размер	264x264x67
Цвет	серый RAL 7011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	199,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	5,8492 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES9-3S, с защелками



Артикульный номер: 7405083

## Размеры

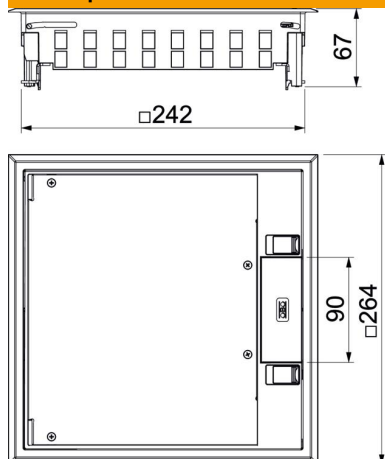

Длина	264 мм
Ширина	264 мм
Высота	67 мм
Размер h	73 мм

## Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	12
Количество монтажных коробок	3
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Защитная рамка напольного покрытия	да
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	нет
Толщины стяжки мин.	73 мм
Высота пола мин.	73 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для монтажного основания	250/350
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
Длина, наружный размер	264 мм
Длина, монтажный размер	244 мм
С выемкой напольного покрытия	да

# Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES9-3S, с защелками

Артикульный номер: 7405083



## Технические характеристики

Номинальный размер монтажных элементов	9
Исполнение с рамкой	Защитная рамка для напольного покрытия
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK08
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Диапазон зажима D макс.	76 мм
Диапазон зажима D мин.	8 мм
Тип монтажной системы	UT4
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Механизм открывания	Фиксатор
Толщины напольного покрытия	5 мм
Floor covering thickness max.	10 мм