


# Технический паспорт

Короб для монтажа под полом GES9

Артикульный номер: 7427432

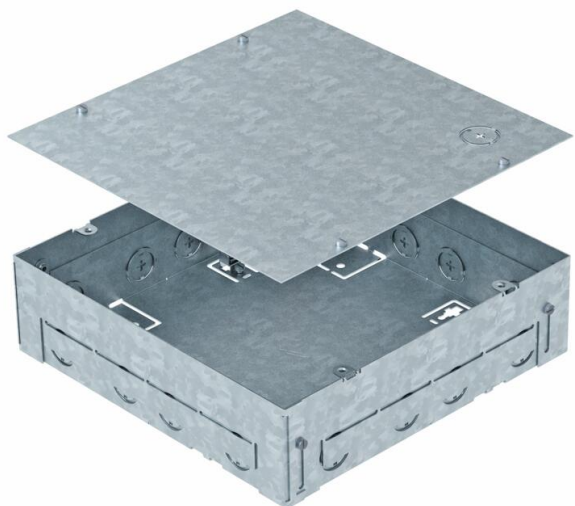

Квадратный встраиваемый корпус для лючка GES9-2 для применения в бесшовных полах во внутренних помещениях. С отверстиями для ввода кабеля (M25) со всех четырех сторон.

При поставке встроенный корпус закрыт защитной монтажной крышкой. Минимальная монтажная глубина составляет 70 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	7427432
Тип	GES9 BOX
Обозначение 1	Встроенный корпус
Обозначение 2	для GES9-2
Производитель	OBO
Размер	247x252x75
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	171 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	5,9218 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Короб для монтажа под полом GES9

Артикульный номер: 7427432



## Размеры



Длина	246 мм
Ширина	246 мм

