

# Технический паспорт

Лючок GESRA9/10 с ручкой

Артикульный номер: 7405580



Резервуар прибора с ручкой для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.

Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.  
Электромонтажный лючок с ручкой, 3-секционный.



**AIG** Алюминиевое литьё под давлением

## Исходные данные

Артикульный номер	7405580
Тип	GESRA9 10U
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для универсального монтажа
Производитель	OBO
Размер	Ø323x70
Материал	Алюминиевое литьё под давлением
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	120,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	18,3614 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Лючок GESRA9/10 с ручкой

Артикульный номер: 7405580



## Размеры

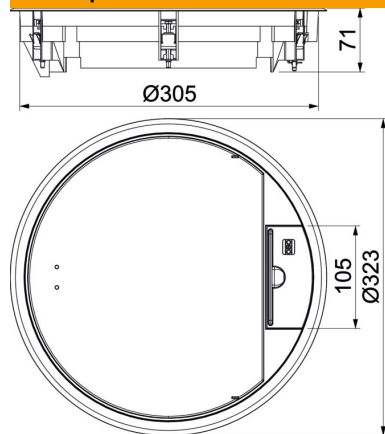

## Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	12
Количество монтажных коробок	3
Исполнение	круглой формы
Защитная рамка напольного покрытия	да
Уборка пола	сухой
Возможность монтажа уплотнения	нет
Высота пола мин.	78 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для монтажного основания	350
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
С выемкой напольного покрытия	да
Номинальный размер монтажных элементов	R9
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Диапазон зажима D макс.	33 мм

# Технический паспорт

Лючок GESRA9/10 с ручкой

Артикульный номер: 7405580



## Технические характеристики

Диапазон зажима D мин.	3 мм
Тип монтажной системы	UT4
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Zulassungen	VDE
Механизм открывания	Ручка
Толщины напольного покрытия	10 мм