

# Технический паспорт

Резьбовая втулка для регулируемой усиленной  
кассетной рамки круглой формы  
Артикульный номер: 7406870



Резьбовые втулки для установки в усиленные кассетные рамки круглой формы.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

## Исходные данные

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер  | 7406870                             |
| Тип  | GH NR SL20                          |
| Обозначение 1  | Резьбовая втулка                    |
| Обозначение 2  | для усил. рег. кассетной рамки      |
| Производитель  | OBO                                 |
| Размер   | L=21                                |
| Материал   | Нержавеющая сталь 1.4301 (304)      |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                   |
| Единица расхода  | Шт.                                 |
| Масса  | 1,35 кг                             |
| Единица веса   | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,1473 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

Резьбовая втулка для регулируемой усиленной  
кассетной рамки круглой формы


Артикульный номер: 7406870



## Размеры

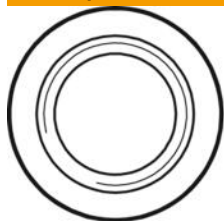

Размер L | 21 мм

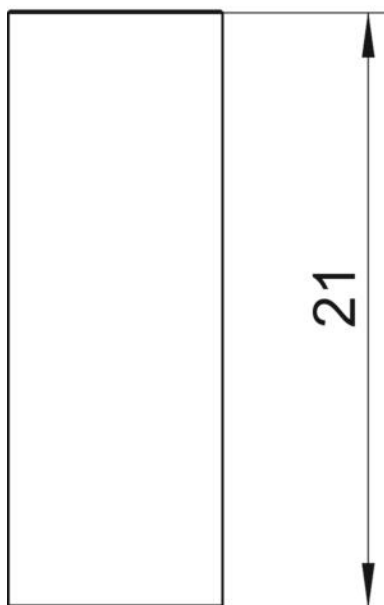

## Технические характеристики

Толщины напольного покрытия | 20 мм