

Технический паспорт

Резьбовая втулка для регулируемой кассетной рамки

Артикульный номер: 7406865



Резьбовые втулки для установки в кассетные рамки.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	7406865
Тип	GH N 20
Обозначение 1	Резьбовая втулка
Обозначение 2	для рег. кассетной рамки
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,534 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1473 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Резьбовая втулка для регулируемой кассетной рамки


Артикульный номер: 7406865



Размеры

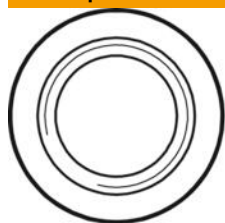

Размер L | 20 мм

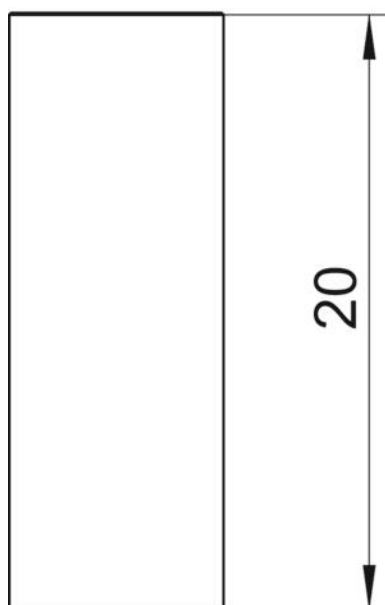

Технические характеристики

Толщины напольного покрытия | 20 мм