

Технический паспорт

Резьбовая втулка для усиленной кассетной рамки

Артикульный номер: 7406859



Резьбовые втулки для установки в усиленные кассетные рамки.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	7406859
Тип	GH RK SL20
Обозначение 1	Резьбовая втулка
Обозначение 2	для усиленной кассетной рамки
Производитель	OBO
Размер	L=14,0
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,134 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1473 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Резьбовая втулка для усиленной кассетной рамки


Артикульный номер: 7406859



Размеры

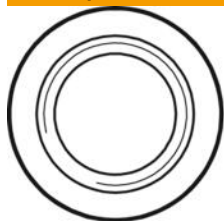

Длина	14 мм
Размер L	14 мм

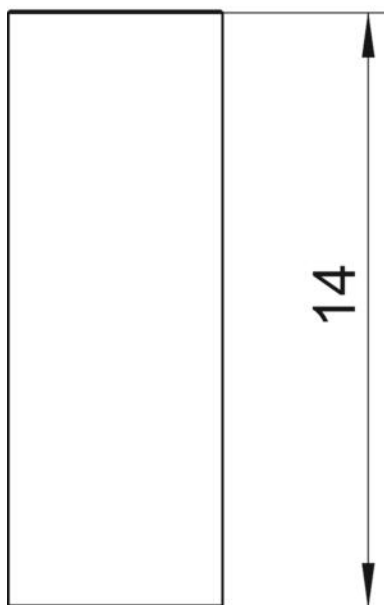

Технические характеристики

Вид резьбы	Метрический
Толщины напольного покрытия	14 мм