

# Технический паспорт

## Резьбовая втулка для усиленной кассетной рамки

Артикульный номер: 7406860



Резьбовые втулки для установки в усиленные кассетные рамки.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

Артикульный номер	7406860
Тип	GH RK SL25
Обозначение 1	Резьбовая втулка
Обозначение 2	для усиленной кассетной рамки
Производитель	OBO
Размер	L=19,0
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,474 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1473 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Резьбовая втулка для усиленной кассетной рамки


Артикульный номер: 7406860



## Размеры

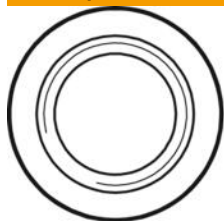

Длина	19 мм
Размер L	19 мм

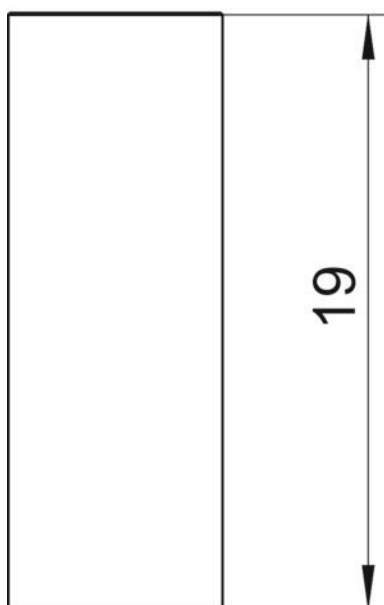

## Технические характеристики

Толщины напольного покрытия	19 мм
-----------------------------	-------