

Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Артикульный номер: 6274510



Внешний угол для изменения направления коробов Rapid 80 GK, без возможности регулирования, поставляется без крышки. Крышку для угла необходимо заказывать отдельно.




PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6274510
Тип	GK-A70130RW
Обозначение 1	Внешний угол
Производитель	OBO
Размер	70x130mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	127 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,6043 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

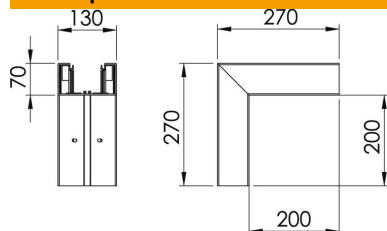

Длина	270 мм
Ширина	130 мм
Высота	70 мм

Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Артикульный номер: 6274510



Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм