

Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170
Артикульный номер: 6274711



Внешний угол для изменения направления коробов Rapid 80 GK, без возможности регулирования, поставляется без крышки. Крышку для угла необходимо заказывать отдельно.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6274711
Тип	GK-A70170CW
Обозначение 1	Внешний угол
Производитель	OBO
Размер	70x170mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	149 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,769 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170
Артикульный номер: 6274711



Размеры

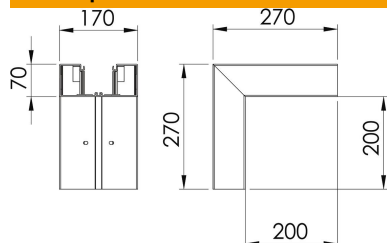

Длина	270 мм
Ширина	170 мм
Высота	70 мм

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм