


# Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170  
Артикульный номер: 6274710

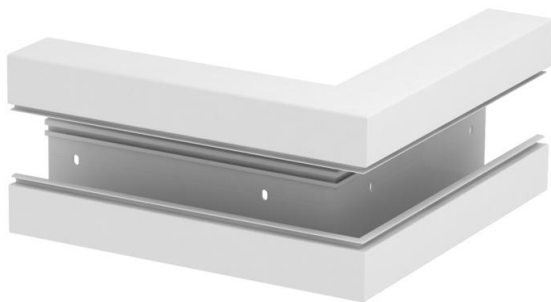

Внешний угол для изменения направления коробов Rapid 80 GK, без возможности регулирования, поставляется без крышки. Крышку для угла необходимо заказывать отдельно.



PVC Поливинилхлорид

## Исходные данные


Артикульный номер	6274710
Тип	GK-A70170RW
Обозначение 1	Внешний угол
Производитель	OBO
Размер	70x170mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	149 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,9665 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170  
Артикульный номер: 6274710



## Размеры

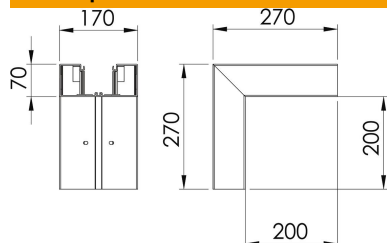

Длина	270 мм
Ширина	170 мм
Высота	70 мм

## Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм