

Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Артикульный номер: 6113042



Внешний угол 90° для изменения направления коробов Rapid 45-2, без возможности регулирования.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6113042
Тип	GK-AS53100LGR
Обозначение 1	Внешний угол
Обозначение 2	жесткий
Производитель	OBO
Размер	190x190x100
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	40,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,2532 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Артикульный номер: 6113042



Размеры

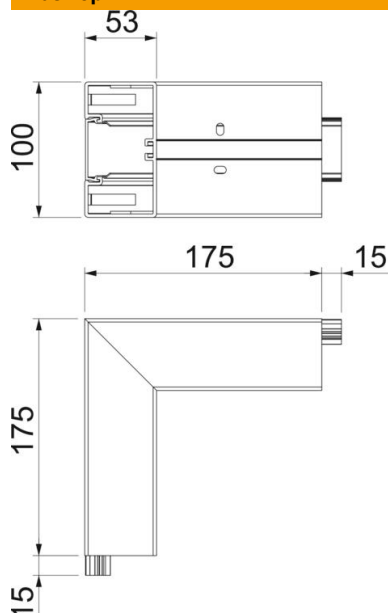

Длина	175 мм
Ширина	100 мм
Высота	53 мм

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Для высоты короба	100 мм
Для глубины короба	53 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	45 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP40
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм