


Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165
Артикульный номер: 6113412

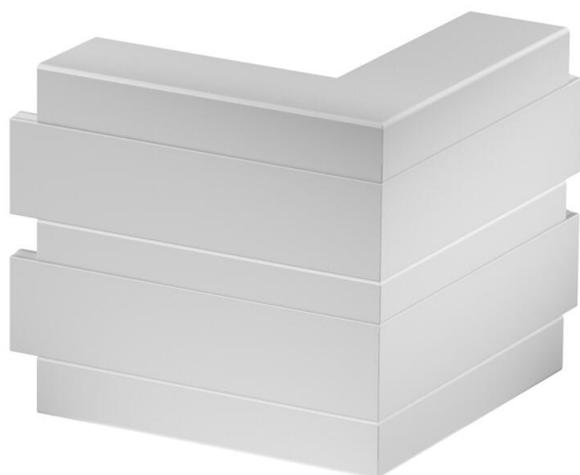

Внешний угол 90° для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6113412
Тип	GK-AS53165LGR
Обозначение 1	Внешний угол
Обозначение 2	жесткий
Производитель	OBO
Размер	190x190x165
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	66,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165
Артикульный номер: 6113412



Размеры

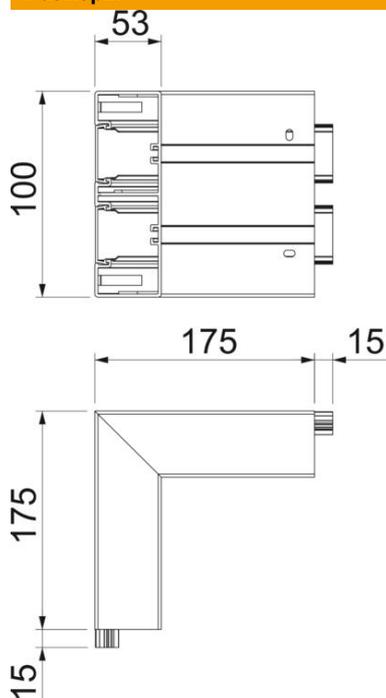

Длина	175 мм
Ширина	165 мм
Высота	53 мм

Технические характеристики

Количество крышек	2
Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Для высоты короба	165 мм
Для глубины короба	53 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	45 мм
Ширина крышки 2	45 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP40
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм