

Технический паспорт

Наконечник, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Артикульный номер: 6113112



Заглушка для кабельных коробов Rapid 45-2 GK и GA 53100.



Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол


Исходные данные		
Артикульный номер	6113112	
Тип	GK-E53100LGR	
Обозначение 1	Наконечник	
Обозначение 2	для Rapid 45-2 100	
Производитель	OBO	
Размер	106x56x22	
Цвет	светло-серый; RAL 7035	
Материал	Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол	
Минимальная единица продажи	1	
Единица расхода	Шт.	
Масса	2,493 кг	
Единица веса	кг/100 шт.	
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1922 кг CO2e / 1 Шт.	

Технический паспорт

Наконечник, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Артикульный номер: 6113112



Размеры

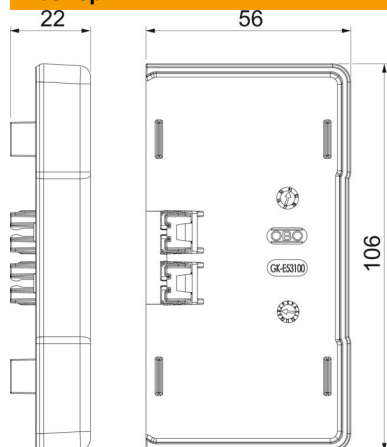

Длина	22 мм
Ширина	106 мм
Высота	56 мм

Технические характеристики

Исполнение	Симметрично
Вид крепления	с фиксатором
Для высоты короба	100 мм
Для глубины короба	53 мм
Подходит для	Слева/справа
Не содержит галогенов	да
Маскировка разреза	да
Вид защиты	IP40
Защитная плёнка	нет
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C