


# Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130  
Артикульный номер: 6274522

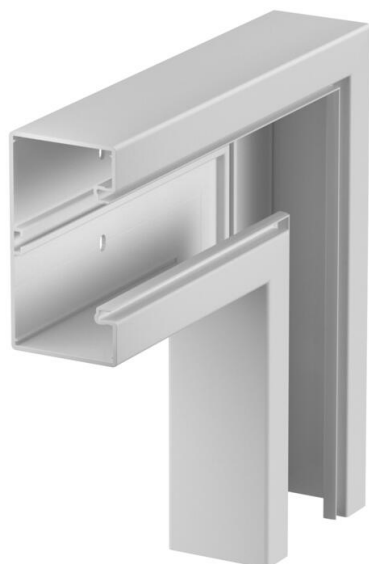

Плоский угол для изменения направления коробов Rapid 80 GK,  
поставляется без крышки.  
Крышку необходимо заказывать отдельно.



PVC Поливинилхлорид

## Исходные данные


Артикульный номер	6274522
Тип	GK-F70130LGR
Обозначение 1	Плоский угол
Производитель	OBO
Размер	70x130mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	83 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,1157 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130  
Артикульный номер: 6274522



## Размеры

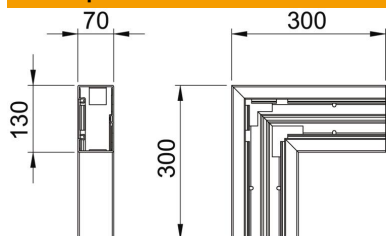

Длина	300 мм
Ширина	130 мм
Высота	70 мм

## Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Для высоты короба	130 мм
Для глубины короба	70 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм