

Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170
Артикульный номер: 6274721



Плоский угол для изменения направления коробов Rapid 80 GK,
поставляется без крышки.
Крышку необходимо заказывать отдельно.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6274721
Тип	GK-F70170CW
Обозначение 1	Плоский угол
Производитель	OBO
Размер	70x170mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	91 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170
Артикульный номер: 6274721



Размеры

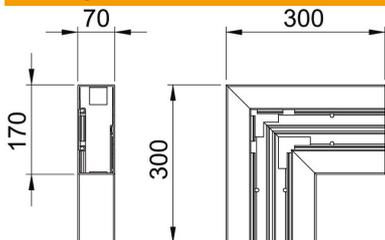

Длина	300 мм
Ширина	170 мм
Высота	70 мм

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Для высоты короба	170 мм
Для глубины короба	70 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм