

# Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170  
Артикульный номер: 6274720



Плоский угол для изменения направления коробов Rapid 80 GK,  
поставляется без крышки.  
Крышку необходимо заказывать отдельно.



**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные


|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Артикульный номер           | 6274720               |
| Тип                         | GK-F70170RW           |
| Обозначение 1               | Плоский угол          |
| Производитель               | OBO                   |
| Размер                      | 70x170mm              |
| Цвет                        | белоснежный; RAL 9010 |
| Материал                    | Поливинилхлорид       |
| Минимальная единица продажи | 1                     |
| Единица расхода             | Шт.                   |
| Масса                       | 91 кг                 |
| Единица веса                | кг/100 шт.            |

# Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170  
Артикульный номер: 6274720



## Размеры

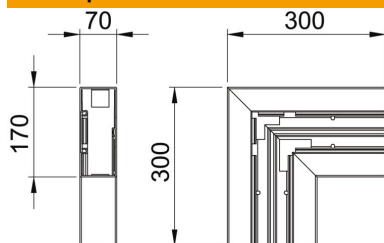

|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 300 мм |
| Ширина | 170 мм |
| Высота | 70 мм  |

## Технические характеристики

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Количество крышек                 | 1                                  |
| Исполнение                        | Основание                          |
| Для высоты короба                 | 170 мм                             |
| Для глубины короба                | 70 мм                              |
| Не содержит галогенов             | нет                                |
| Кабельный зажим                   | нет                                |
| Соединитель канала                | нет                                |
| Монтаж крышки                     | Скрытолежащий                      |
| Монтажное отверстие в основании   | да                                 |
| Ширина крышки 2                   | 0 мм                               |
| Ширина крышки 3                   | 0 мм                               |
| Изменение направления             | вертикальный восходящий/нисходящий |
| Вид защиты                        | IP30                               |
| Защитная плёнка                   | да                                 |
| Коэффициент прочности             | IK08                               |
| Симметрично                       | да                                 |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C                               |
| Диапазон рабочих температур мин.  | -15 C                              |
| Угловой диапазон макс.            | 90 мм                              |
| Угловой диапазон мин.             | 90 мм                              |