

Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Артикульный номер: 6113082



Плоский угол для изменения направления коробов Rapid 45-2.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6113082
Тип	GK-FS53100LGR
Обозначение 1	Плоский угол
Обозначение 2	жесткий
Производитель	OBO
Размер	200x200x100
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	34.6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,9472 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Артикульный номер: 6113082



Размеры

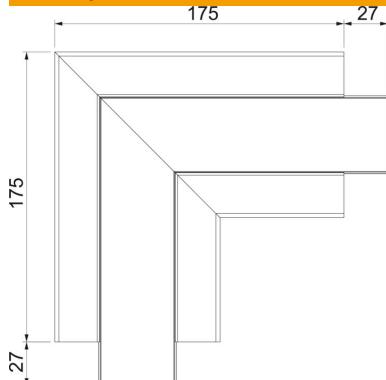

Длина	175 мм
Ширина	100 мм
Высота	53 мм

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Для высоты короба	100 мм
Для глубины короба	53 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	45 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Вид защиты	IP40
Защитная пленка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 С
Диапазон рабочих температур мин.	-15 С
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм