

# Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165  
Артикульный номер: 6113450



Плоский угол для изменения направления коробов Rapid 45-2.



**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные


Артикульный номер	6113450
Тип	GK-FS53165RW
Обозначение 1	Плоский угол
Обозначение 2	жесткий
Производитель	OBO
Размер	200x200x165
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	64,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Плоский угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165  
Артикульный номер: 6113450



## Размеры

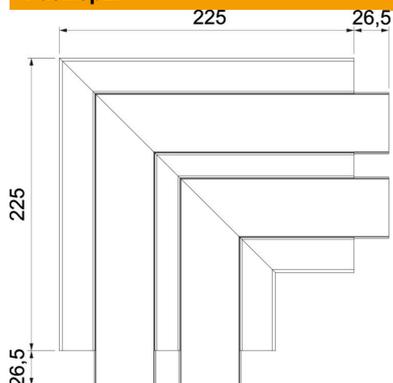

Длина	225 мм
Ширина	165 мм
Высота	53 мм

## Технические характеристики

Количество крышек	2
Исполнение	Нижняя и верхняя часть
Для высоты короба	165 мм
Для глубины короба	53 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	45 мм
Ширина крышки 2	45 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Изменение направления	вертикальный восходящий/нисходящий
Вид защиты	IP40
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм