

Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Артикульный номер: 6274541



Внутренний угол для изменения направления коробов Rapid 80 GK, без возможности регулирования, поставляется без крышки.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6274541
Тип	GK-I70130CW
Обозначение 1	Внутренний угол
Производитель	OBO
Размер	70x130mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	55 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,4525 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Артикульный номер: 6274541



Размеры

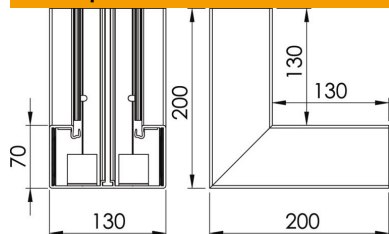

Длина	200 мм
Ширина	130 мм
Высота	70 мм

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Форма	Симметрично
Для высоты короба	130 мм
Для глубины короба	70 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм