


Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170
Артикульный номер: 6274742

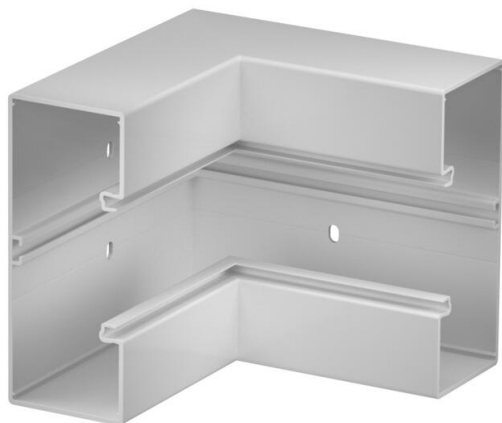

Внутренний угол для изменения направления коробов Rapid 80 GK, без возможности регулирования, поставляется без крышки.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6274742
Тип	GK-I70170LGR
Обозначение 1	Внутренний угол
Производитель	OBO
Размер	70x170mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	60 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,8867 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170
Артикульный номер: 6274742



Размеры

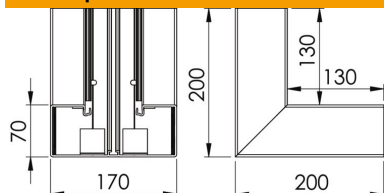

Длина	200 мм
Ширина	170 мм
Высота	70 мм

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Форма	Симметрично
Для высоты короба	170 мм
Для глубины короба	70 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 С
Диапазон рабочих температур мин.	-15 С
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм