


Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Артикульный номер: 6113060

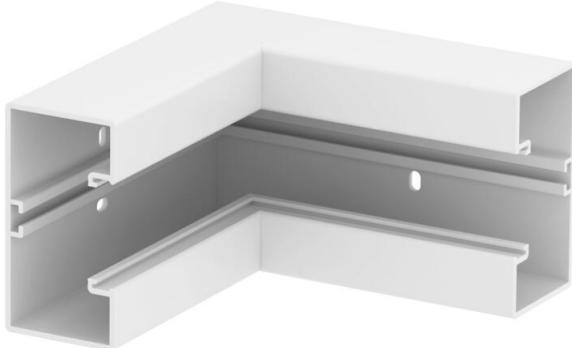

Внутренний угол 90° для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2, без возможности регулирования.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6113060
Тип	GK-IS53100RW
Обозначение 1	Внутренний угол
Обозначение 2	жесткий
Производитель	OBO
Размер	175x175x100
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	34.2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,6094 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт


Внутренний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GК-53100
Артикульный номер: 6113060



Размеры

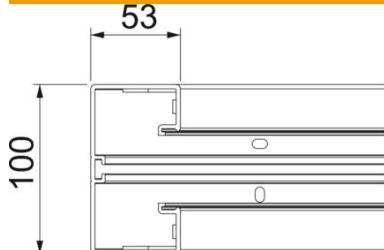

Длина	175 мм
Ширина	100 мм
Высота	53 мм

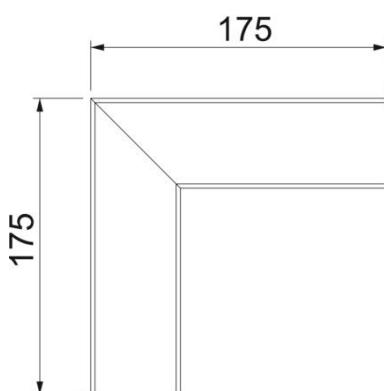

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Форма	Симметрично
для размера короба	53 x 100 mm
Для высоты короба	100 мм
Для глубины короба	53 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	45 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP40
Заделка панели	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 С
Диапазон рабочих температур мин.	-15 С
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм