


Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130
Артикульный номер: 6113242

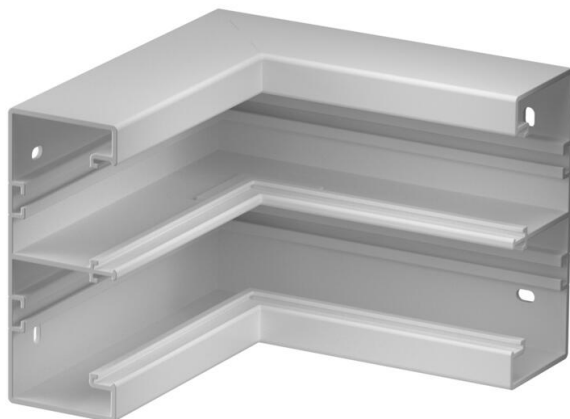

Внутренний угол 90° для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2, без возможности регулирования.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6113242
Тип	GK-IS53130LGR
Обозначение 1	Внутренний угол
Обозначение 2	жесткий
Производитель	OBO
Размер	175x175x130
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	44,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,9876 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130
Артикульный номер: 6113242



Размеры

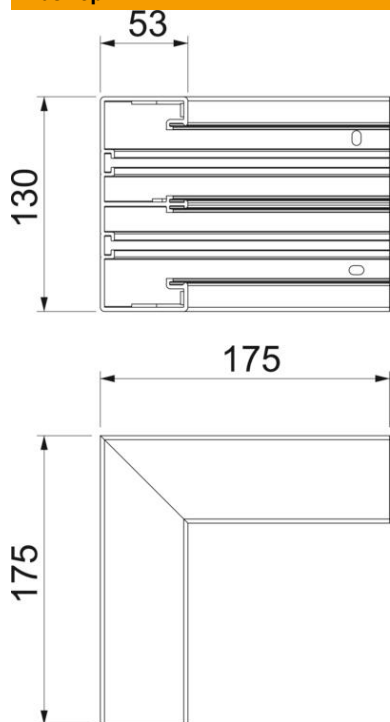

Длина	175 мм
Ширина	130 мм
Высота	53 мм

Технические характеристики

Количество крышек	2
Исполнение	Основание
Форма	Симметрично
для размера короба	53 x 130 mm
Для высоты короба	130 мм
Для глубины короба	53 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	45 мм
Ширина крышки 2	45 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP40
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм

Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130
Артикульный номер: 6113242



Технические характеристики

Угловой диапазон мин.	90 мм
-----------------------	-------