


# Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165  
Артикульный номер: 6113432

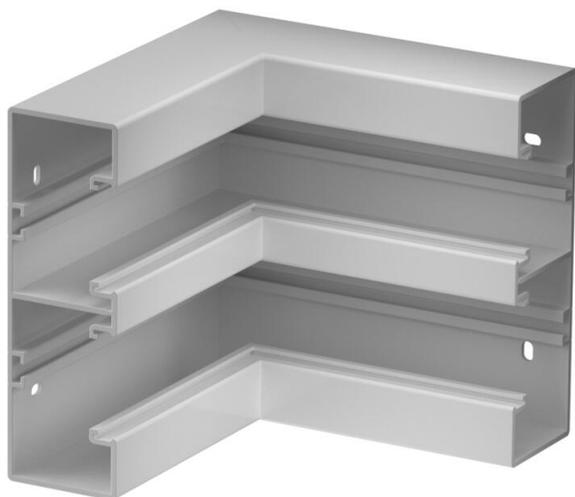

Внутренний угол 90° для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2, без возможности регулирования.



**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные


Артикульный номер	6113432
Тип	GK-IS53165LGR
Обозначение 1	Внутренний угол
Обозначение 2	жесткий
Производитель	OBO
Размер	175x175x165
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	54,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Внутренний угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165  
Артикульный номер: 6113432



## Размеры

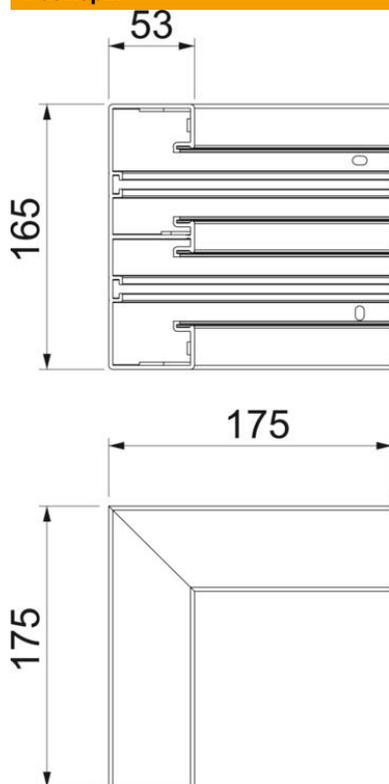

Длина	175 мм
Ширина	165 мм
Высота	53 мм

## Технические характеристики

Количество крышек	2
Исполнение	Основание
Форма	Симметрично
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	45 мм
Ширина крышки 2	45 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP40
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм