

Технический паспорт

Крышка короба из пластика, рифленая

Артикульный номер: 6278781



Крышка с рифленой поверхностью для применения в кабельных коробах Rapid 80 с системным отверстием 80.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Артикульный номер | 6278781 |
| Тип | GK-ОТКСW |
| Обозначение 1 | Верхняя часть |
| Обозначение 2 | рифленый |
| Производитель | OBO |
| Размер | 80x2000mm |
| Цвет | кремовый; RAL 9001 |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Минимальная единица продажи | 2 |
| Единица расхода | Метр |
| Масса | 27 кг |
| Единица веса | кг/100 м |


Технический паспорт

Крышка короба из пластика, рифленая

Артикульный номер: 6278781



Размеры

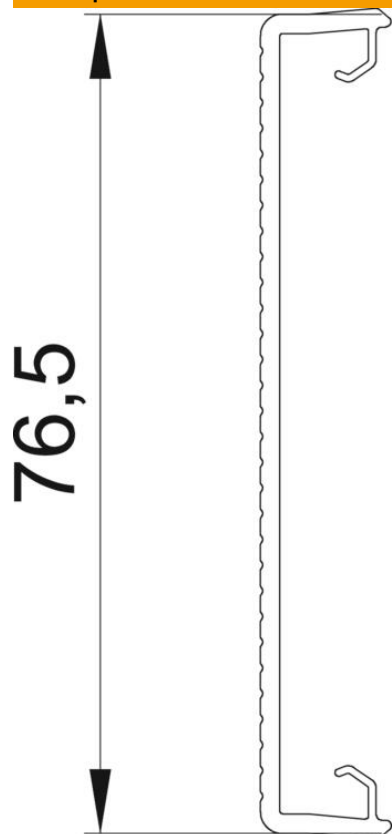

| | |
|--------|----------|
| Длина | 2 000 мм |
| Ширина | 76,5 мм |
| Высота | 12 мм |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Исполнение | профилированный |
| Не содержит галогенов | нет |
| Монтаж крышки | Скрытолежащий |
| Вид защиты | IP30 |
| Защитная плёнка | нет |
| Коэффициент прочности | IK08 |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -15 C |