

Технический паспорт

Т-образная секция, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110
Артикульный номер: 6274360



Т-образная секция для изменения направления коробов Rapid 80 GK,
поставляется без крышки.




PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6274360
Тип	GK-T70110RW
Обозначение 1	Т-образная секция
Производитель	OBO
Размер	70x110mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	100 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

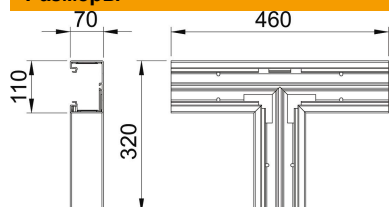

Длина	460 мм
Ширина	110 мм
Высота	70 мм

Технический паспорт

Т-образная секция, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110
Артикульный номер: 6274360



Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Для глубины короба	70 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C