

Технический паспорт

Т-образная секция, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Артикульный номер: 6274562



Т-образная секция для изменения направления коробов Rapid 80 GK,
поставляется без крышки.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6274562
Тип	GK-T70130LGR
Обозначение 1	Т-образная секция
Производитель	OBO
Размер	70x130mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	108 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,6064 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

T-образная секция, для канала для монтажа
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Артикульный номер: 6274562



Размеры

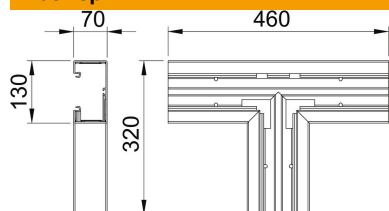

Длина	460 мм
Ширина	130 мм
Высота	70 мм

Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Для высоты короба	130 мм
Для глубины короба	70 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C