

# Технический паспорт

Т-образная секция, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170  
Артикульный номер: 6274761



Т-образная секция для изменения направления коробов Rapid 80 GK,  
поставляется без крышки.



**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные


Артикульный номер	6274761
Тип	GK-T70170CW
Обозначение 1	Т-образная секция
Производитель	OBO
Размер	70x170mm
Цвет	кремовый; RAL 9001
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	120 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,7976 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

T-образная секция, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70170  
Артикульный номер: 6274761



## Размеры

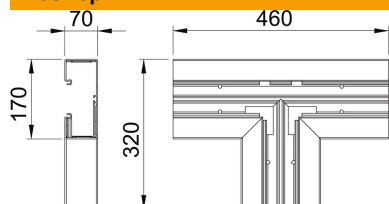

Длина	460 мм
Ширина	170 мм
Высота	70 мм

## Технические характеристики

Количество крышек	1
Исполнение	Основание
Для высоты короба	170 мм
Для глубины короба	70 мм
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	нет
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Ширина крышки 2	0 мм
Ширина крышки 3	0 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-15 C