


Технический паспорт

Фиксатор А2

Артикульный номер: 6016676



Фиксатор для напольного крепления проволочных лотков шириной 50 мм.

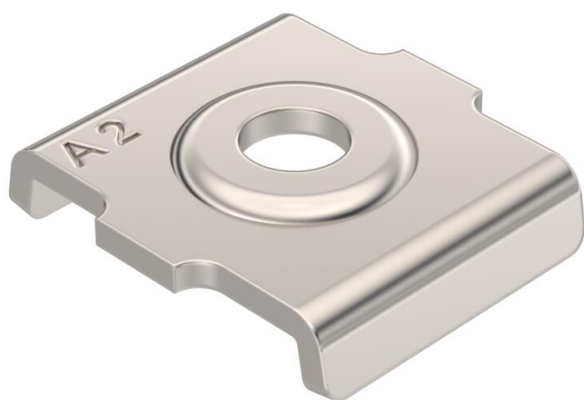

CE

- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6016676
Тип	GKB 34 A2
Обозначение 1	Клеммник
Обозначение 2	Для проволочного лотка
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	1,105 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0907 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор А2

Артикульный номер: 6016676



Размеры

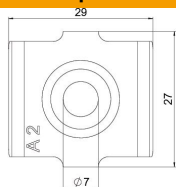

Длина	27,5 мм
Ширина	27 мм

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Прочее